

Technisches Datenblatt

Distanzbügel FS

Artikelnummer: 6015697



Distanzbügel zum Aufständern von Gitterrinnen auf dem Boden oder an der Wand.

Auf dem Distanzbügel können die Gitterinnentypen GRM mit den Seitenhöhen 35, 55 und 105 mm montiert werden.

Schraubenlose Befestigung der Gitterrinne auf dem Distanzbügel.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 6015697 |
| Typ | DBLG 20 600 FS |
| Bezeichnung 1 | Distanzbügel |
| Bezeichnung 2 | für Gitterrinne |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | B600mm |
| Farbe | zink |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 25 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 66,4 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,4745 kg CO2e / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Distanzbügel FS

Artikelnummer: 6015697



Abmessungen

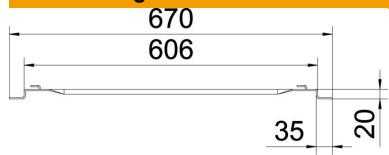

| | |
|-------|---------|
| Höhe | 20 mm |
| Höhe | 0,79 in |
| Maß A | 40 mm |
| Maß B | 606 mm |
| Maß L | 670 mm |

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Ausführung | Wand-/Deckenbügel Trapezprofil |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Rinnenbefestigung | Haltenase |