


# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel 90° A2

Artikelnummer: 6016278

**OBO**  
BETTERMANN

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.  
Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.  
Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 45° Bögen.

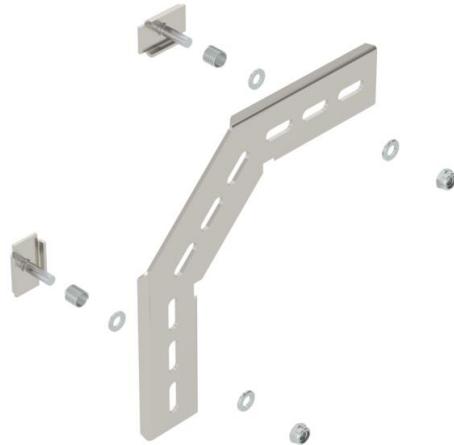

**A2** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6016278
Typ	MW 90 SL17 A2
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	170x170
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	27 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8551 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel 90° A2

Artikelnummer: 6016278

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

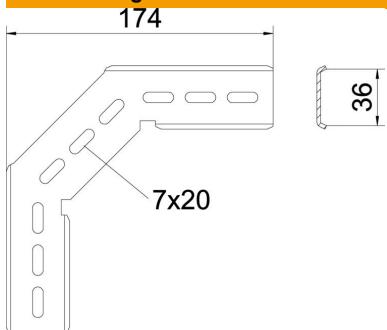

Abmessung

170 x 170

### Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt

nein