


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° A2

Artikelnummer: 6016308



Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.
Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.
Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 45° Bögen.

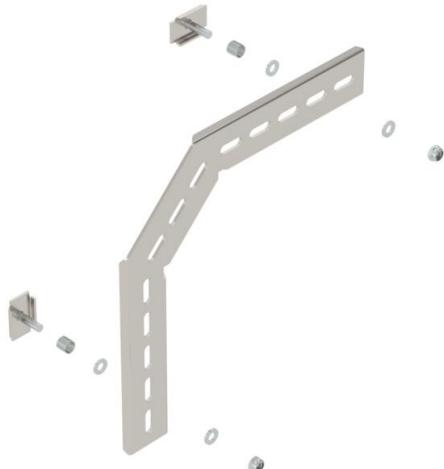

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6016308
Typ	MW 90 SL23 A2
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	230x230
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	34,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,5396 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° A2

Artikelnummer: 6016308

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

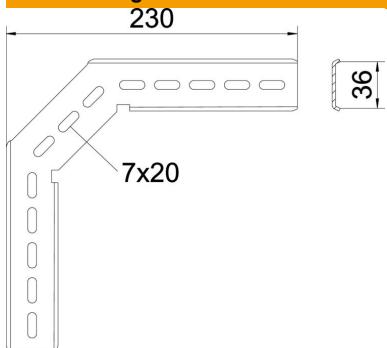

Abmessung

230 x 36

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt

nein