

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang A4

Artikelnummer: 6016688

OBO
BETTERMANN



Gitterrinnenverbinder in langer Ausführung zur schraubenlosen Längsverbindung von Gitterrinnen.
Pro Verbindungsstelle werden 2 Längsverbinder Typ GRV 245 eingesetzt.

Einsetzbar ab einer Gitterrinnenbreite von 100mm.

Die FS-Variante kommt für die Verbindung von galvanisch verzinkten Gitterrinnen zum Einsatz, die DD-Variante für die Verbindung von tauchfeuerverzinkten/feuerverzinkten Gitterrinnen und die VA-Variante für die Verbindung von Edelstahl-Gitterrinnen.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

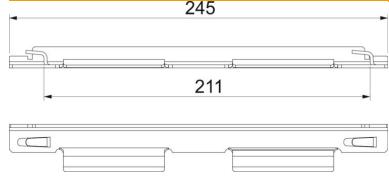
| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 6016688 |
| Typ | GRV 245 A4 |
| Bezeichnung 1 | Schnellverbinder |
| Bezeichnung 2 | für Gitterrinne, lange Bauform |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | L245mm |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4404 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 20 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 13,5 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,8642 kg CO2e / 1 Stück |

Technisches Datenblatt

Gitterrinnenverbinder, lang A4

Artikelnummer: 6016688

OBO
BETTERMANN

| Abmessungen | |
|---|-------------|
|  | Abmessung |
| 245 | Länge |
| 211 | Breite |
| | Breite |
| | Höhe |
| | Höhe |
| | Blechstärke |

| Technische Daten | |
|----------------------------|------------------------|
| Ausführung | Längsverbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | ja |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Verbindungsart | schraubloser Verbinder |