


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 45° FT

Artikelnummer: 6017320



Montagewinkel 45°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.
Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23 35.
Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.

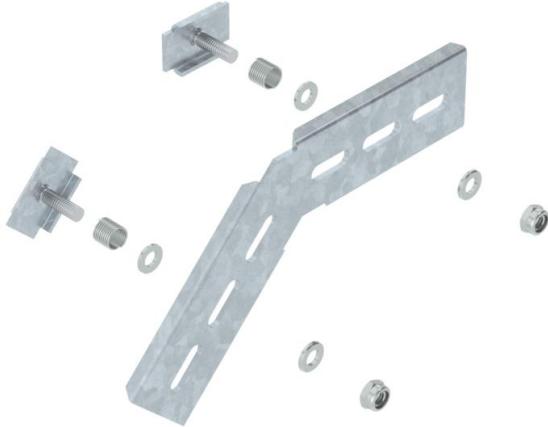

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6017320
Typ	MW 45 SL10 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 45°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	178x103
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5952 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 45° FT

Artikelnummer: 6017320



Abmessungen

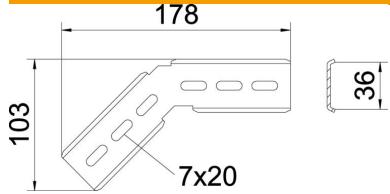

Abmessung

178 x 103

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt

nein