


# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017347

**OBO**  
BETTERMANN

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.  
Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.  
Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.

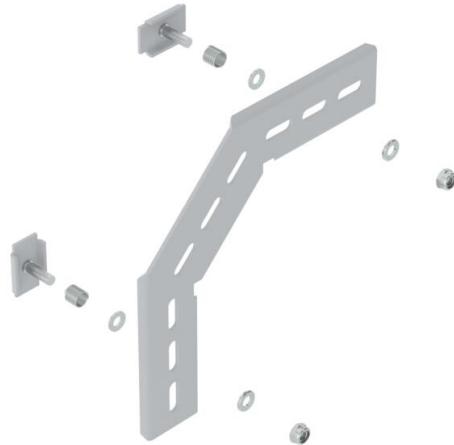

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6017347
Typ	MW 90 SL17 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	170x170
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	24,89 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,8897 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017347

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

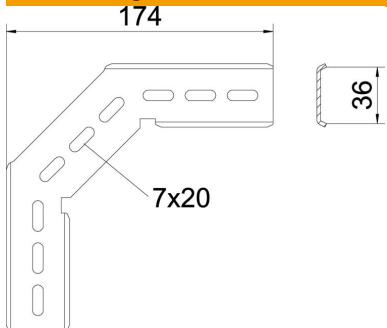

Abmessung

170 x 170

### Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt

nein