


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017355

OBO
BETTERMANN

Montagewinkel 90°, vertikal, für C-Gitterrinne und Gitterrinne GR-Magic mit der Seitenhöhe 55 mm.
Mit jeweils 2 Klemmstücken vom Typ KS 23/35.
Inklusiv Verbinder, zur Herstellung von 90° Bögen.

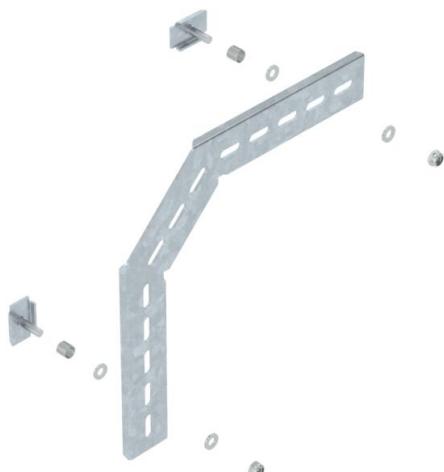

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6017355
Typ	MW 90 SL23 FT
Bezeichnung 1	Montagewinkel 90°
Bezeichnung 2	für C-Gitterrinne
Hersteller	OBO
Dimension	230x230
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,2371 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Montagewinkel 90° FT

Artikelnummer: 6017355

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

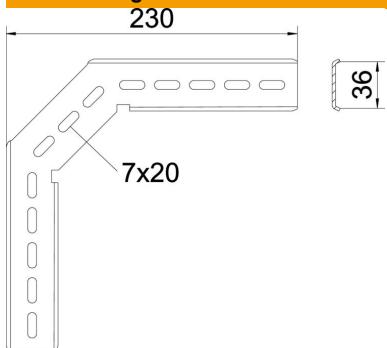

Abmessung

230 x 230

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeizt

nein