


Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder A2

Artikelnummer: 6018408

OBO
BETTERMANN

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 7-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

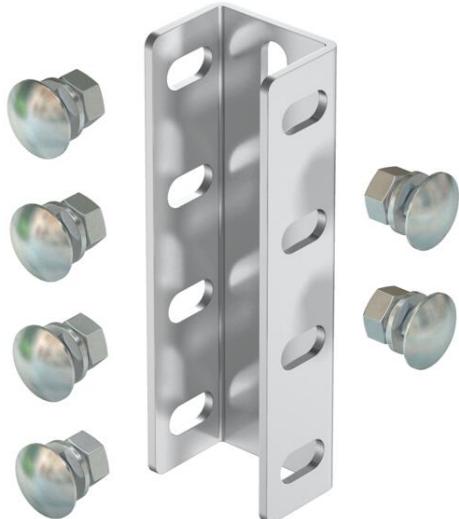

CE  US7

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6018408
Typ	VUS 7 A2
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	190x61
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	110,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,5018 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder A2

Artikelnummer: 6018408

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

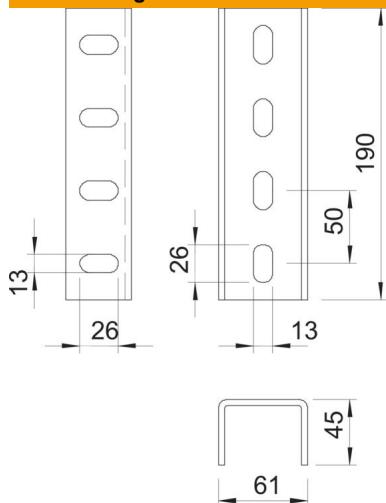

Abmessung	61 x 45 x 190
Länge	190 mm
Breite	61 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Art der Lochung	3 Seiten gelocht
Ausführung	Innenverbinder
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Lochgröße	13 x 26 mm
Materialstärke	4 mm
Mit Schraubenzubehör	ja
Profilform	U-Profil
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja