


Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder FT

Artikelnummer: 6018505

OBO
BETTERMANN

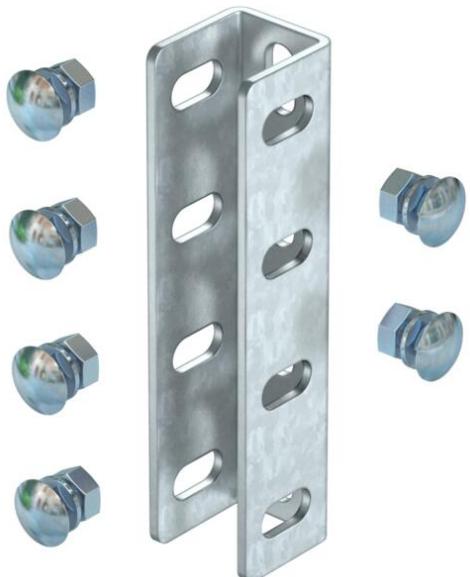

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

CE UK
CA

St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6018505
Typ	VUS 5 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	190x44
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4748 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

U-Stielverbinder FT

Artikelnummer: 6018505

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

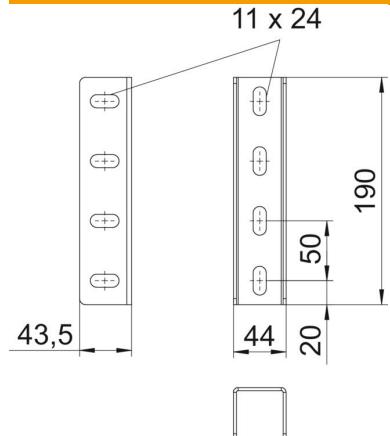

Abmessung	46,5 x 44 x 190
Länge	190 mm
Breite	44 mm
Höhe	46,5 mm

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein