


Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 10 FT

Artikelnummer: 6019480



Befestigungswinkel zum Befestigen von Stielen, Steigeleitern und Konstruktionen an Wänden, Decken oder Stahlgerüsten.

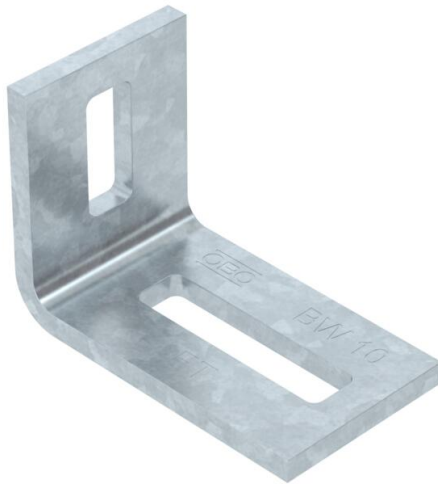

St

Stahl

FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6019480
Typ	BW 10 FT
Bezeichnung 1	Befestigungswinkel
Hersteller	OBO
Dimension	70x50x40
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3915 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungswinkel BW 10 FT


Artikelnummer: 6019480



Abmessungen

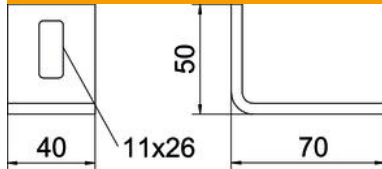

Länge	70 mm
Breite	40 mm
Höhe	50 mm

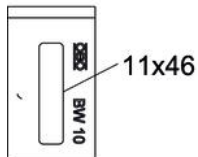

Technische Daten

Ausführung	Befestigungswinkel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Materialstärke	5 mm
Mit Schraubenzubehör	nein
Verstellbar	nein