


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021514

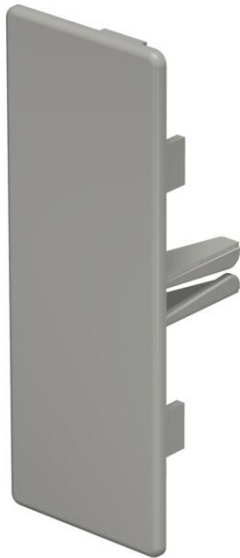

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6021514
Typ	WDK HE40110GR
Bezeichnung 1	Endstück
Hersteller	OBO
Dimension	40x110mm
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,859 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,058 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40110

Artikelnummer: 6021514



Abmessungen

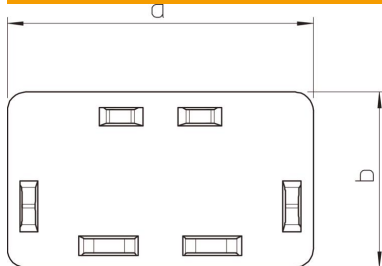

Länge	27,5 mm
Breite	110 mm
Höhe	40 mm
Maß a	110 mm
Maß b	40 mm
Maß H	110 mm

Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C