

# Technisches Datenblatt

## WDK Gerätedose, Typ 2390

Artikelnummer: 6023207



Geräteeinbaudose für den Einbau von Geräten in Tragring und Tragbügelbauweise in WDK Leitungsführungskanäle der Kanalhöhe 60 mm. Die Gerätedose wird auf die Bodenpilze aufgesteckt und mit einer Schraube in der Mitte befestigt.

Gerätedose einfach



PVC Polyvinylchlorid

### Stammdaten

Artikelnummer	6023207
Typ	2390
Bezeichnung 1	Geräteeinbaudose
Bezeichnung 2	für Geräte mit Tragring
Hersteller	OBO
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	4,398 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1586 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## WDK Gerätedose, Typ 2390

Artikelnummer: 6023207



### Abmessungen

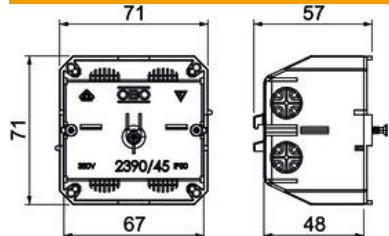

Länge	75 mm
Breite	71 mm
Höhe	56,6 mm

### Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung	offen
Halogenfrei	nein
Mit Anschlussraum	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	nein