

Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024581

OBO
BETTERMANN

Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten	
Artikelnummer	6024581
Typ	WDK A100230GR
Bezeichnung 1	Außeneck
Hersteller	OBO
Dimension	348x230x100
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	193,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	8,7014 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024581

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

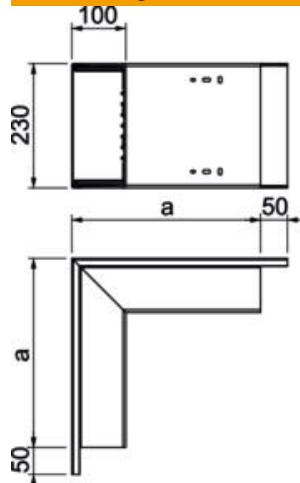

Länge	348 mm
Breite	230 mm
Höhe	100 mm
Maß a	348 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	100 x 230
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	100 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperaturereinsatzbereich max.	60 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm