


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024611



Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

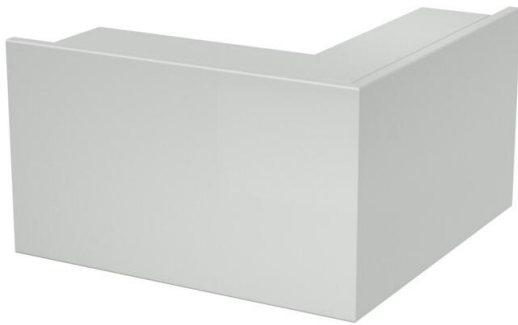

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6024611
Typ	WDK A100230LGR
Bezeichnung 1	Außeneck
Hersteller	OBO
Dimension	348x230x100
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	193,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	6,6327 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024611



Abmessungen

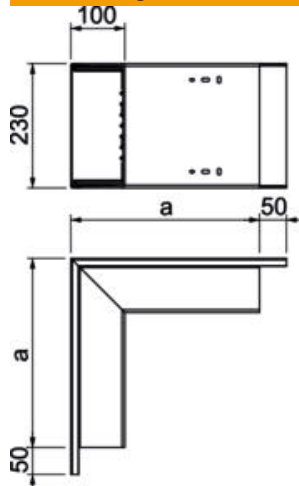

Länge	348 mm
Breite	230 mm
Höhe	100 mm
Maß a	348 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	100 x 230
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	100 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm