

# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024630



Außeneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6024630                               |
| Typ                                             | WDK A100230RW                         |
| Bezeichnung 1                                   | Außeneck                              |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | 348x230x100                           |
| Farbe                                           | reinweiß; RAL 9010                    |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                      |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                     |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 193,2 kg                              |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,6679 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

Außeneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6024630



## Abmessungen

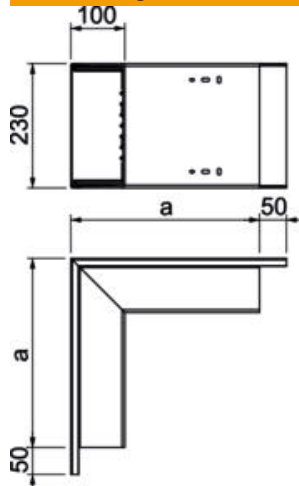

|        |        |
|--------|--------|
| Länge  | 348 mm |
| Breite | 230 mm |
| Höhe   | 100 mm |
| Maß a  | 348 mm |

## Technische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung                    | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart               | Bodenlochung           |
| Funktionserhalt               | nein                   |
| für Kanal-Abmessung           | 100 x 230              |
| Halogenfrei                   | nein                   |
| Kanaltiefe                    | 100 mm                 |
| Schutzart                     | IP30                   |
| Schutzfolie                   | nein                   |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04                   |
| Selbstverlöschend             | ja                     |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C                  |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C                  |
| Winkelbereich max.            | 90 mm                  |
| Winkelbereich min.            | 90 mm                  |