

# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6026842



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6026842                              |
| Typ                                             | WDK30045LGR                          |
| Bezeichnung 1                                   | Wand- und Deckenkanal                |
| Bezeichnung 2                                   | mit Bodenlochung                     |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 30x45x2000                           |
| Farbe                                           | lichtgrau; RAL 7035                  |
| Werkstoff                                       | Polyvinylchlorid                     |
| Kleinste VK-Einheit                             | 48                                   |
| Mengeneinheit                                   | Meter                                |
| Gewicht                                         | 32 kg                                |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 m                             |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,686 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter |


# Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 30045

Artikelnummer: 6026842



## Abmessungen

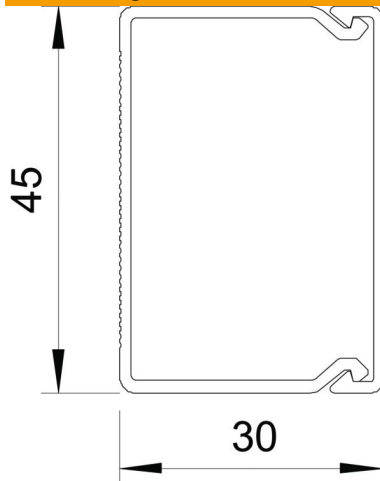

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 2.000 mm |
| Breite | 45 mm    |
| Höhe   | 30 mm    |

## Technische Daten

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Anzahl der festen Trennwände                                           | 0                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 8                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 6                    |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 6                    |
| Anzahl der steckbaren Trennwände                                       | 0                    |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle                               | lose                 |
| Befestigungsart                                                        | Bodenlochung         |
| Funktionserhalt                                                        | nein                 |
| Halogenfrei                                                            | nein                 |
| Kabelhalteklammer                                                      | nein                 |
| Kanalverbinder                                                         | nein                 |
| Lieferung auf Rolle                                                    | nein                 |
| Nutzquerschnitt                                                        | 1145 mm <sup>2</sup> |
| Schutzart                                                              | IP30                 |
| Schutzfolie                                                            | nein                 |
| Schutzgrad IK-Code                                                     | IK04                 |
| Temperatureinsatzbereich max.                                          | 60 °C                |
| Temperatureinsatzbereich min.                                          | -5 °C                |