


# Technisches Datenblatt

## Bogen winkelverstellbar 60 A4

Artikelnummer: 6037170



Winkelverstellbarer Bogen zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Einstellbarer Winkel 0 - 90°. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

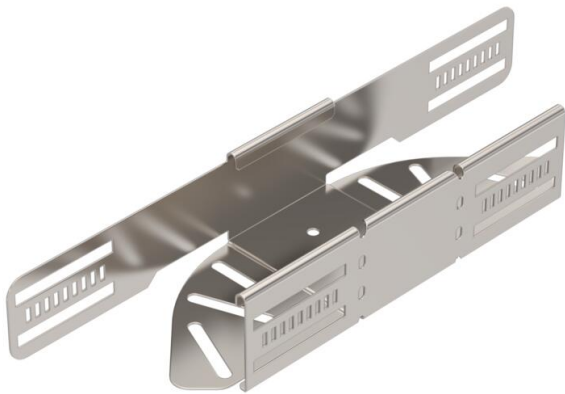

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>A4</b> | Edelstahl, rostfrei  |
| <b>2B</b> | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer                       | 6037170                    |
| Typ                                 | RB W 610 A4                |
| Bezeichnung 1                       | Bogen, winkelverstellbar   |
| Bezeichnung 2                       | horizontal                 |
| Hersteller                          | OBO                        |
| Dimension                           | 60x100                     |
| Farbe                               | edelstahl                  |
| Werkstoff                           | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Oberfläche                          | blank, nachbehandelt       |
| Oberflächennorm                     |                            |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                          |
| Mengeneinheit                       | Stück                      |
| Gewicht                             | 41,4 kg                    |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,1794 kg CO2e / 1 Stück   |

 
# Technisches Datenblatt

Bogen winkelverstellbar 60 A4

Artikelnummer: 6037170



## Abmessungen



|             |        |
|-------------|--------|
| Breite      | 100 mm |
| Höhe        | 60 mm  |
| Blechstärke | 1 mm   |
| Maß B       | 100 mm |
| Maß L       | 364 mm |

## Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | verstellbar            |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Bauform                            | Gelenkbogen_komplett   |
| Funktionserhalt                    | nein                   |
| Materialstärke Bodenblech          | 1 mm                   |
| Mit Oberteil                       | nein                   |
| Montagelochung im Boden            | ja                     |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Seitenlochung                      | ja                     |
| Temperatureinsatzbereich max.      | 120 °C                 |
| Temperatureinsatzbereich min.      | -20 °C                 |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt             |
| Empfohlene Anzahl Schrauben        | 10 St.                 |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |