


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen winkelverstellbar FS

Artikelnummer: 6037512



Deckel für Formteil Bogen winkelverstellbar für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontierten Drehriegeln und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.

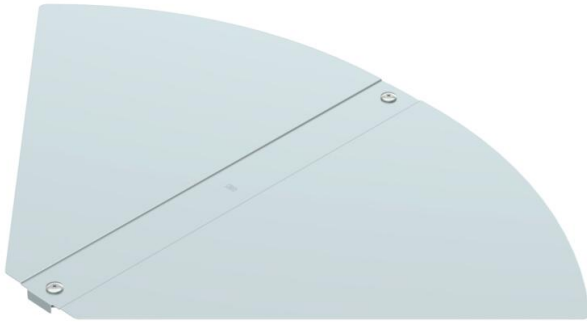

St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6037512
Typ	RBD W 600 FS
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für Bogen, winkelverstellbar
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	274 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,4384 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel Bogen winkelverstellbar FS



Artikelnummer: 6037512

Abmessungen

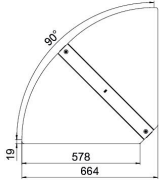

Breite	600 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Anzahl Drehriegel	2 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C