

Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038106



T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6038106
Typ	RT 630 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	201 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,3349 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 FS

Artikelnummer: 6038106



Abmessungen

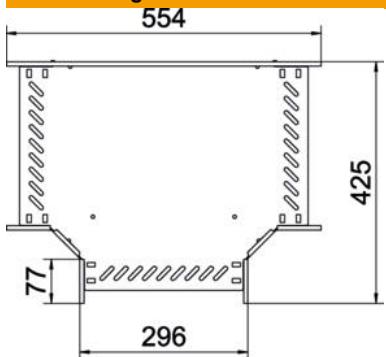

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	21 St.
Holmstärke	1,25 mm