


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6038170



T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

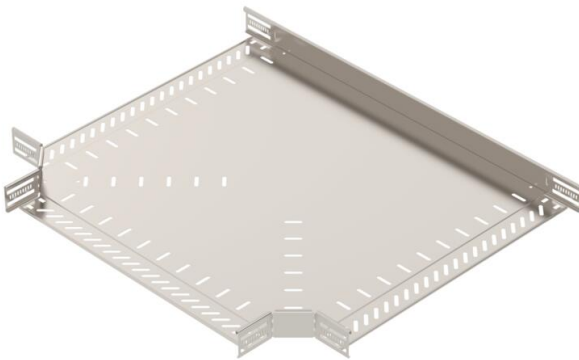

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038170
Typ	RT 660 A2
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	507,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	44,6732 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A2

Artikelnummer: 6038170



Abmessungen

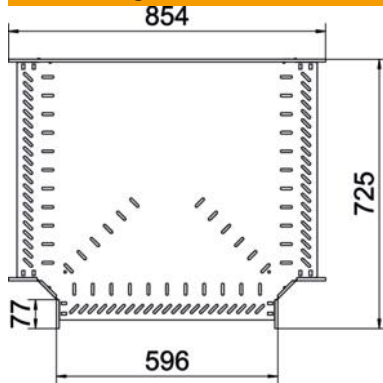

Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	24 St.
Holmstärke	1,25 mm