


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A4

Artikelnummer: 6038186

OBO
BETTERMANN

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

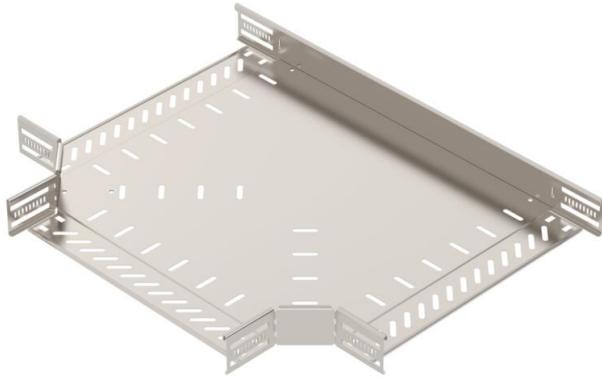

CE UK
CA

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038186
Typ	RT 640 A4
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	293,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	24,2627 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 60 A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6038186

Abmessungen

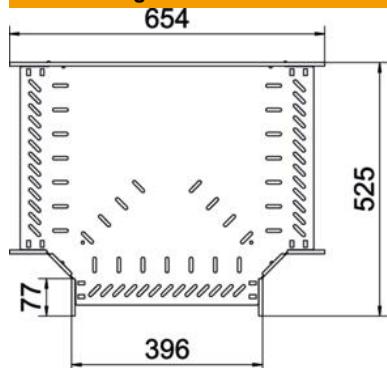

Breite	400 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben	21 St.
Holmstärke	1,25 mm