

# Technisches Datenblatt

## T-Stück 85 FS

Artikelnummer: 6038210

**OBO**  
BETTERMANN

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 85 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6038210
Typ	RT 810 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	85x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	95,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,3214 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Stück 85 FS

Artikelnummer: 6038210

**OBO**  
BETTERMANN

Abmessungen	
354	Breite
77	Höhe
96	Blechstärke
225	Maß B

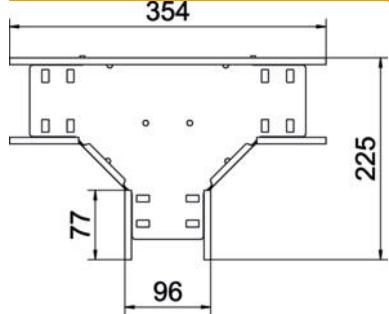

Technische Daten	
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	21 St.
Holmstärke	1,25 mm