


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

Artikelnummer: 6038312

OBO
BETTERMANN

T-Stück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

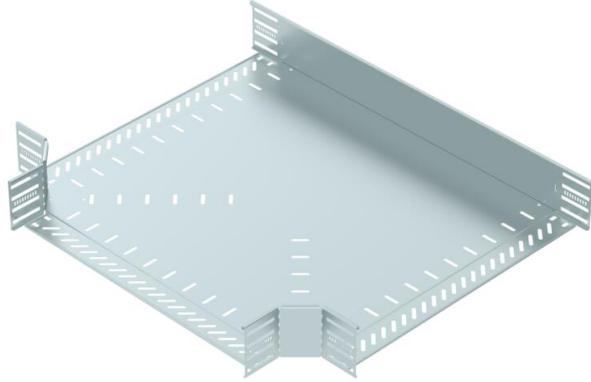

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6038312
Typ	RT 160 FS
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne, horizontal
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	578,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,9729 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Stück 110 FS

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6038312

Abmessungen

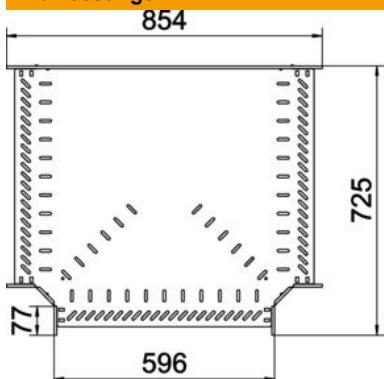

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	36 St.
Holmstärke	1,25 mm