

# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück FS

Artikelnummer: 6038600

**OBO**  
BETTERMANN

Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.  
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6038600
Typ	RTD 100 FS
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	B100mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,915 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück FS

Artikelnummer: 6038600

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

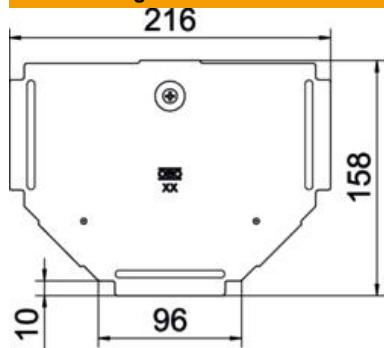

Breite	100 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	100 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	1 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	0,75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein