

# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück DD

Artikelnummer: 6038652

**OBO**  
BETTERMANN



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

CE UK  
CA

**St** Stahl  
**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6038652
Typ	RTD 600 DD
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	370 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,7076 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Deckel T-Stück DD

Artikelnummer: 6038652

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

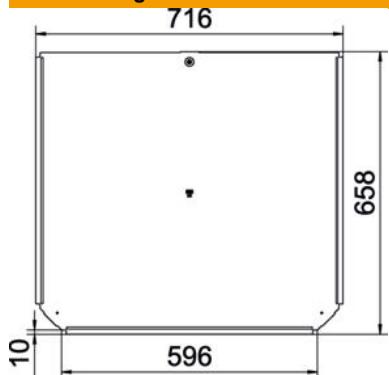

Breite	600 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

### Technische Daten

Anzahl Drehriegel	1 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturbereich max.	120 °C
Temperaturbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein