

Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 600 A2

Artikelnummer: 6038670

OBO
BETTERMANN



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

CE UK
CA

A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038670
Typ	RTD 600 A2
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	B600mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	370 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	37,8115 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 600 A2

Artikelnummer: 6038670

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

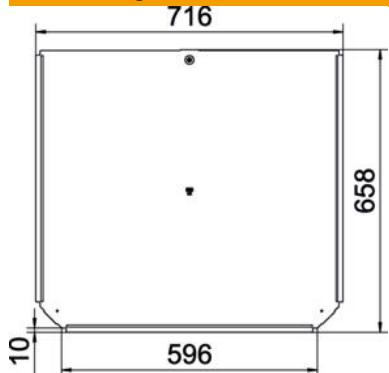

Breite	600 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	1 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	1 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein