

Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 200 A4

Artikelnummer: 6038682

OBO
BETTERMANN



Deckel für Formteil T-Stück für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und Befestigung durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen. Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.

CE UK
CA

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6038682
Typ	RTD 200 A4
Bezeichnung 1	Deckel
Bezeichnung 2	für T-Stück
Hersteller	OBO
Dimension	B200mm
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,5838 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Deckel T-Stück 200 A4

Artikelnummer: 6038682

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

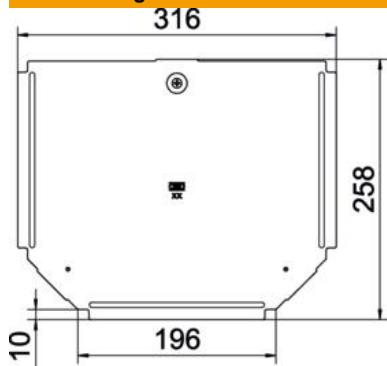

Breite	200 mm
Blechstärke	0,75 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Anzahl Drehriegel	1 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Materialstärke	0,75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein