


# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040480

**OBO**  
BETTERMANN

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

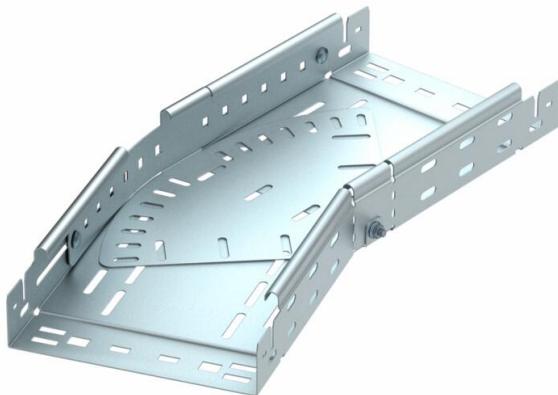

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6040480
Typ	RBMV 610 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	76,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,7043 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück

# Technisches Datenblatt

## Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040480



### Abmessungen

Breite	100 mm
Breite	4 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß L	1,11 ft
Maß L	340 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	Klickbefestigung