


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040486



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

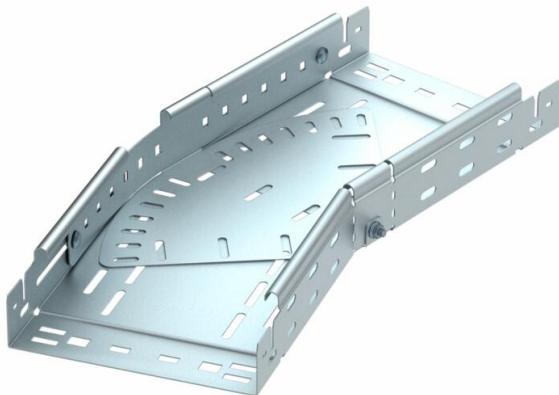

St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040486
Typ	RBMV 630 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	291,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	11,5501 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040486



Abmessungen

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm
Maß L	2,1 ft
Maß L	640 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung