


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040488

OBO
BETTERMANN

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

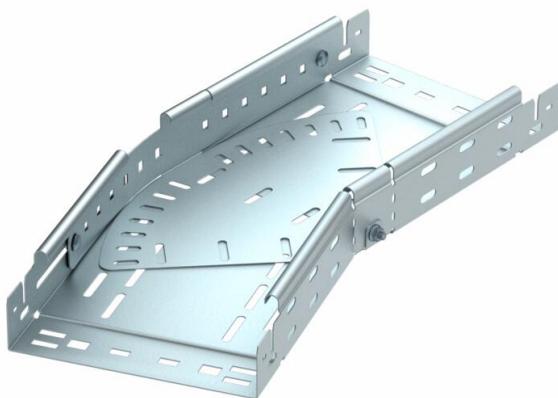

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040488
Typ	RBMV 640 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	578 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,2871 kg CO ₂ / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040488



Abmessungen

Breite	400 mm
Breite	14 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm
Maß L	2,69 ft
Maß L	820 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	Klickbefestigung