


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040492



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

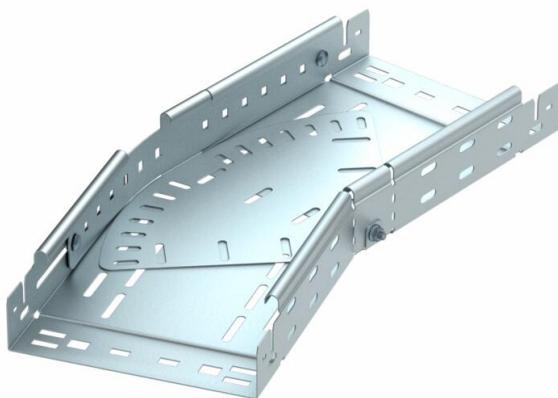

Stahl

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040492
Typ	RBMV 660 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1347,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	54,7051 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 60 FS

Artikelnummer: 6040492



Abmessungen

Breite	600 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,5 mm
Maß B	600 mm
Maß L	3,67 ft
Maß L	1.120 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung