


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040680

OBO
BETTERMANN

Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

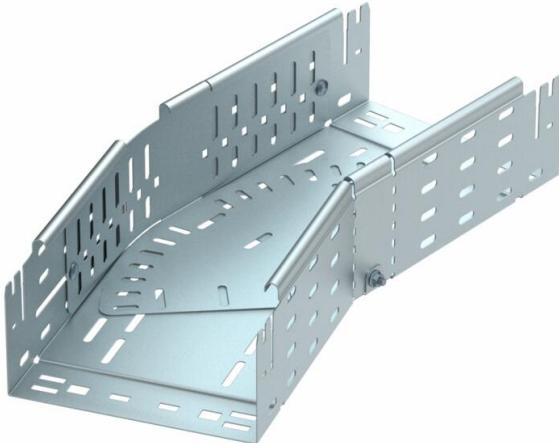

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040680
Typ	RBMV 110 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	103,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,8944 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040680



Abmessungen

Breite	100 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	100 mm
Maß L	340 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung