


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040686



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

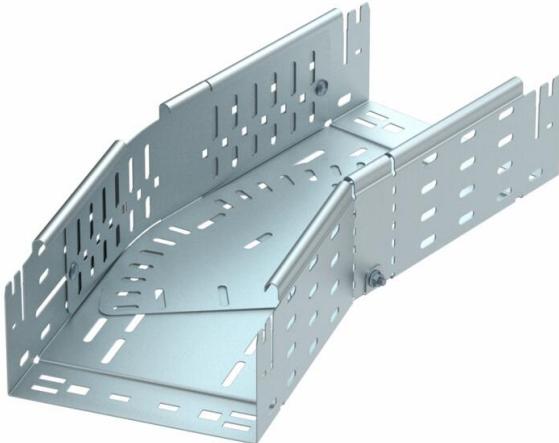

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6040686
Typ	RBMV 130 FS
Bezeichnung 1	Bogen variabel
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	357,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040686



Abmessungen

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm
Maß L	640 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	ja
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung