


Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040690



Bogen variabel 0° - 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

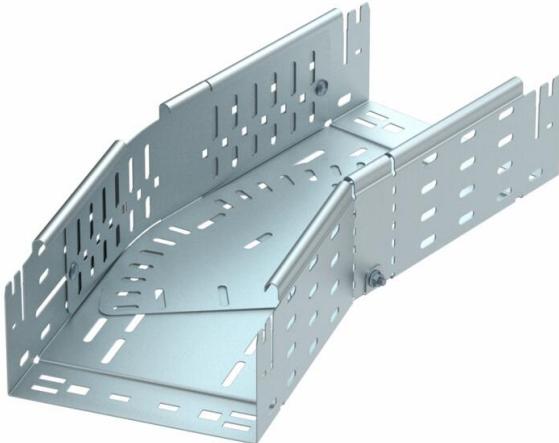

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 6040690 |
| Typ | RBMV 150 FS |
| Bezeichnung 1 | Bogen variabel |
| Bezeichnung 2 | mit Schnellverbindung |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 110x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 1134 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Technisches Datenblatt

Bogen variabel Magic 110 FS

Artikelnummer: 6040690



Abmessungen

| | | |
|--|-------------|--------|
| | Breite | 500 mm |
| | Höhe | 110 mm |
| | Blechstärke | 1,5 mm |
| | Maß B | 500 mm |
| | Maß L | 960 mm |

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel) | verstellbar |
| Ausführung Verbinder | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt | nein |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung |