

Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Artikelnummer: 6040826

OBO
BETTERMANN

Deckel für den variablen Bogen, einstellbar in einem Winkel von 0 bis 90°, Arretierung durch Drehriegel und durch Überlappung mit Kabelrinnendeckel.



CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6040826
Typ	DFBMV 300 A4
Bezeichnung 1	Deckel variabler Bogen Magic
Bezeichnung 2	0 bis 90°, für RBMV
Hersteller	OBO
Dimension	304x484
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	78,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Deckel für Bogen variabel Magic A4

Artikelnummer: 6040826

OBO
BETTERMANN

Abmessungen	
B	300 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	300 mm

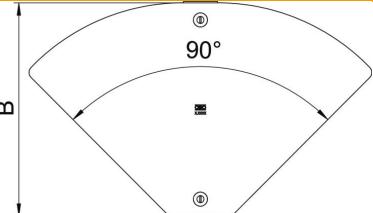

Technische Daten	
Abbiegung (Winkel)	verstellbar
Befestigungsart	Drehriegel
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	nein
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Scharnierend	nein