


Technisches Datenblatt

45- Bogen Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041066



Bogen 45° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

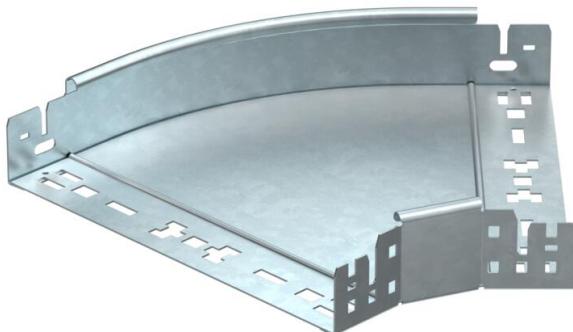

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041066
Typ	RBM 45 630 FT
Bezeichnung 1	Bogen 45°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	137,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

45- Bogen Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041066

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

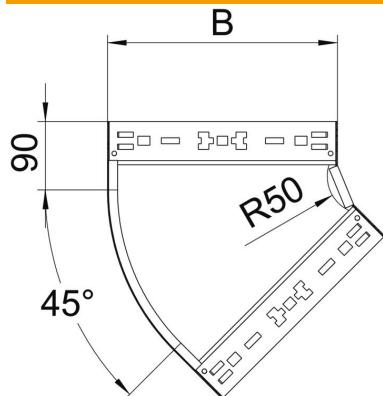

Breite	300 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	45°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung