

Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 A2

Artikelnummer: 6041186



Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A2 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6041186
Typ	RBM 90 630 A2
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	192,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

90°-Bogen Magic 60 A2

Artikelnummer: 6041186

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

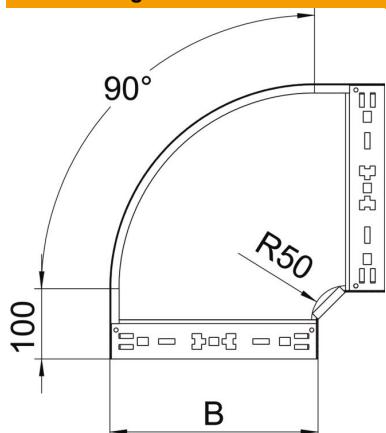

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung