

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen Magic 60 A4

Artikelnummer: 6041206

**OBO**  
BETTERMANN

Bogen 90° mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**A4** Edelstahl, rostfrei

**2B** blank, nachbehandelt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041206
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	192,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen Magic 60 A4

Artikelnummer: 6041206

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

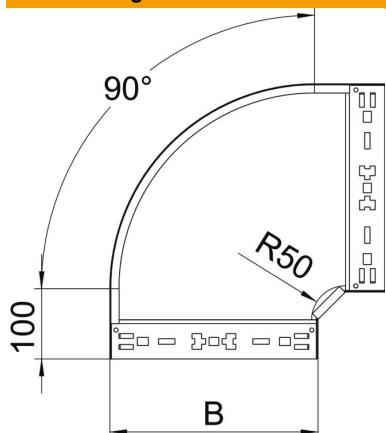

Breite	300 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	300 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung