


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041236



Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

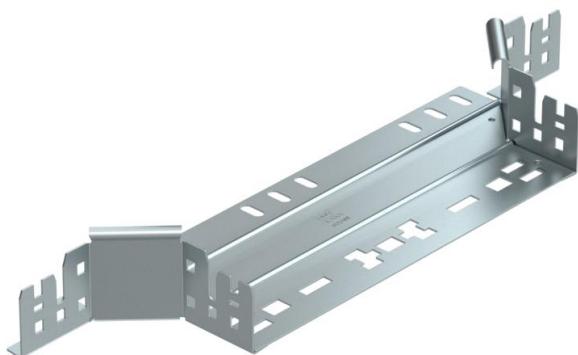

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                       | 6041236                             |
| Typ                                 | RAAM 630 FS                         |
| Bezeichnung 1                       | Anbau-Abzweigstück                  |
| Bezeichnung 2                       | mit Schnellverbindung               |
| Hersteller                          | OBO                                 |
| Dimension                           | 60x300                              |
| Farbe                               | zink                                |
| Werkstoff                           | Stahl                               |
| Oberfläche                          | bandverzinkt                        |
| Oberflächennorm                     | DIN EN 10346                        |
| Kleinste VK-Einheit                 | 1                                   |
| Mengeneinheit                       | Stück                               |
| Gewicht                             | 60 kg                               |
| Gewichtseinheit                     | kg/100 St.                          |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,1034 kg CO <sub>2</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041236

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

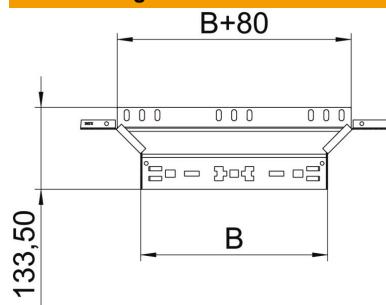

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 300 mm  |
| Breite      | 12 in   |
| Höhe        | 60 mm   |
| Höhe        | 2 in    |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B       | 300 mm  |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°                    |
| Abgehende Breite                   | 300 mm                 |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| Materialstärke Bodenblech          | 1,25 mm                |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | Klickbefestigung       |