

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 60 A4

Artikelnummer: 6041290

OBO
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	6041290
Typ	RAAM 610 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x100
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 60 A4

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6041290

Abmessungen

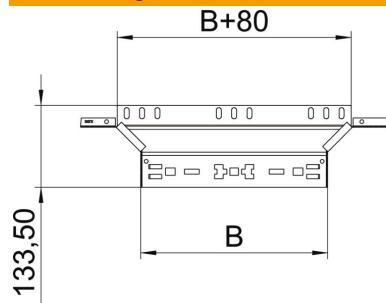

Breite	100 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	100 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm