

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041328



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 6041328                              |
| Typ   | RTM 640 FS                           |
| Bezeichnung 1                                   | T-Abzweigstück                       |
| Bezeichnung 2                                   | mit Schnellverbindung                |
| Hersteller                                      | OBO                                  |
| Dimension                                       | 60x400                               |
| Werkstoff                                       | Stahl                                |
| Oberfläche                                      | bandverzinkt                         |
| Oberflächennorm                                 | DIN EN 10346                         |
| Kleinste VK-Einheit                             | 1                                    |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                |
| Gewicht   | 335,6 kg                             |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 11,9834 kg CO <sub>e</sub> / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041328



### Abmessungen

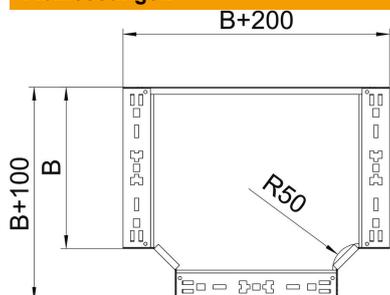

|             |         |
|-------------|---------|
| Breite      | 400 mm  |
| Breite      | 16 in   |
| Höhe        | 60 mm   |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Maß B       | 400 mm  |

### Technische Daten

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Abbiegung (Winkel)                 | 90°                    |
| Ausführung Verbinder               | integrierter Verbinder |
| Funktionserhalt                    | ja                     |
| NATO Lochbild                      | nein                   |
| Richtungsänderung                  | horizontal             |
| Rostfreier Stahl, gebeizt          | nein                   |
| Weitspann-Ausführung               | nein                   |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt             |
| Holmstärke                         | 1,25 mm                |