

# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041330



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6041330
Typ	RTM 650 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	458,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	15,0176 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 60 FS

Artikelnummer: 6041330



### Abmessungen

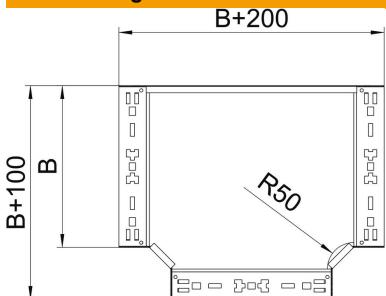

Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	500 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm