


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041352

OBO
BETTERMANN

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

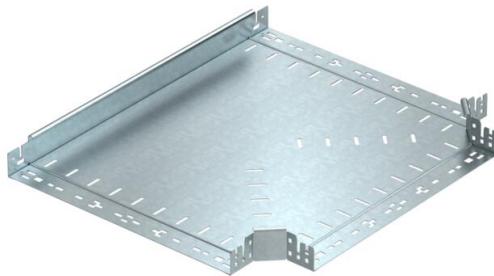

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041352
Typ	RTM 650 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	495,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 60 FT

Artikelnummer: 6041352

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

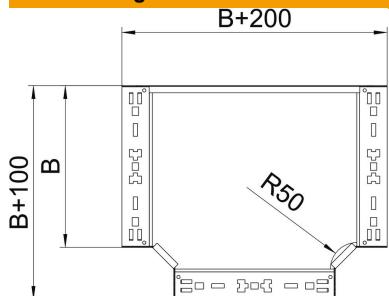

Breite	500 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	500 mm
B	

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm