

Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041666



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm.



St	Stahl
FS	bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041666
Typ	RTM 840 FS
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	85x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	358,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	12,7175 kg CO ₂ / 1 Stück


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 85 FS

Artikelnummer: 6041666

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

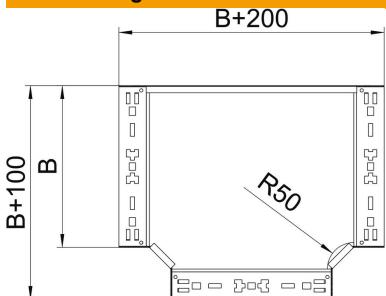

Breite	400 mm
Höhe	85 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	400 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm