

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6041950

OBO
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.



St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6041950
Typ	RAAM 160 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	127 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück Magic 110 FT

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 6041950

Abmessungen

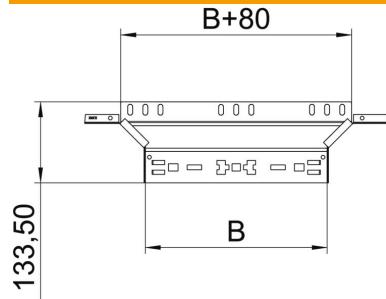

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß	600 mm
B	

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1,25 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	Klickbefestigung
Holmstärke	1,25 mm