


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042032

**OBO**  
BETTERMANN

T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

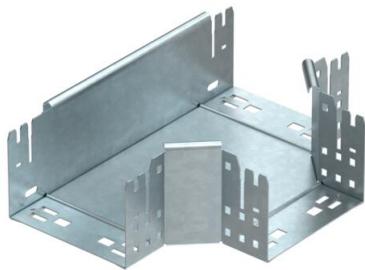

**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6042032
Typ	RTM 115 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	157,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042032

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

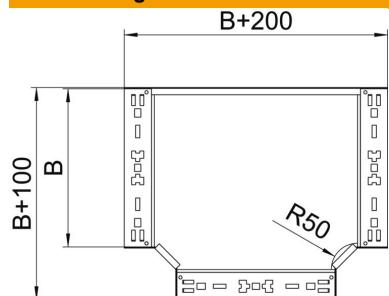

Breite	150 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	150 mm

### Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm