


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042042



T-Abzweigstück mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinntypen mit der Seitenhöhe 110 mm.

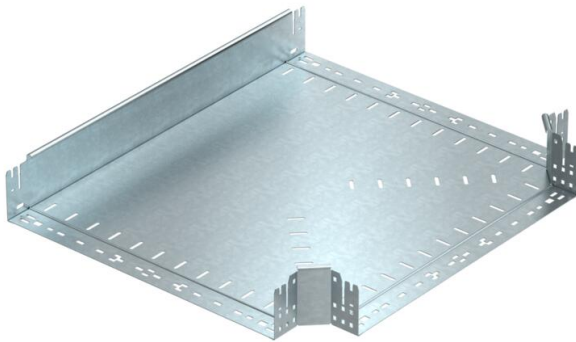

St	Stahl
FT	tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042042
Typ	RTM 160 FT
Bezeichnung 1	T-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit Schnellverbindung
Hersteller	OBO
Dimension	110x600
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	707,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

T-Abzweigstück Magic 110 FT

Artikelnummer: 6042042



Abmessungen

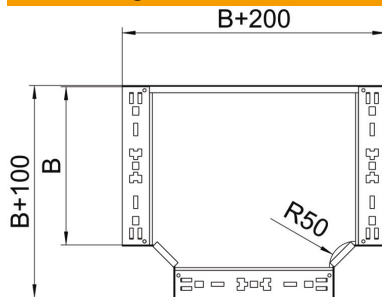

Breite	600 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1,25 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm