


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6042123

OBO
BETTERMANN

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

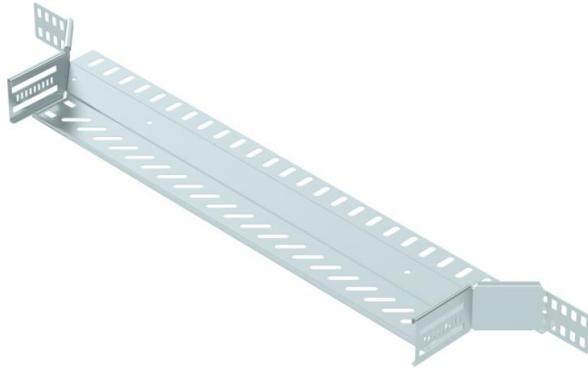

CE UK
CA

St Stahl
FS bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042123
Typ	RAA 660 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	60x600
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	89,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	3,1005 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 FS

Artikelnummer: 6042123

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

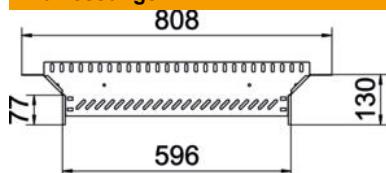

Breite	600 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	600 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	600 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	16 St.
Holmstärke	1,25 mm