


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FS

Artikelnummer: 6042151

**OBO**  
BETTERMANN

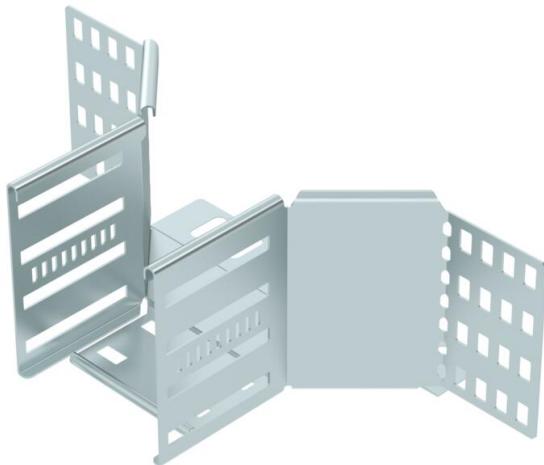

Anbau-Abzweigstück zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 110 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

CE UK  
CA

**St** Stahl  
**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6042151
Typ	RAA 110 FS
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Hersteller	OBO
Dimension	110x100
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	51,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,8234 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FS

**OBO**  
BETTERMANN

Artikelnummer: 6042151

Abmessungen		
308	Breite	100 mm
77	Höhe	110 mm
96	Blechstärke	0,8 mm
130	Maß B	100 mm

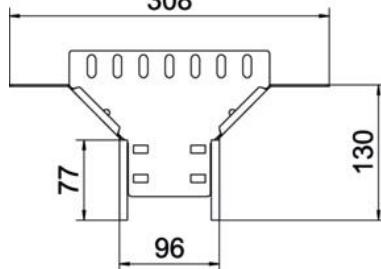

Technische Daten	
Abgehende Breite	100 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperaturereinsatzbereich max.	120 °C
Temperaturereinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinder Kabeltragsystem	geschraubt/geklemmt
Empfohlene Anzahl Schrauben	18 St.
Holmstärke	1,25 mm