


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042177



Anbau-Abzweigstück aus CO₂-reduziertem Stahl, zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung oder Kreuzung. Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 60 mm. Schraubenlose Montage mit Doppelklemmen oder Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

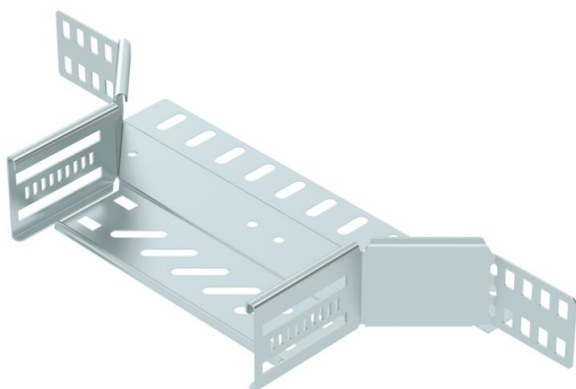

St

ECO

Stahl, CO₂-reduziert

FS

bandverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6042177
Typ	RAA 620 FS ECO
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Kabelrinne
Lieferbar ab	06.03.2026
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl, CO ₂ -reduziert
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	41,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO ₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,7499 kg CO ₂ e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück, EcoLine, FS

Artikelnummer: 6042177



Abmessungen

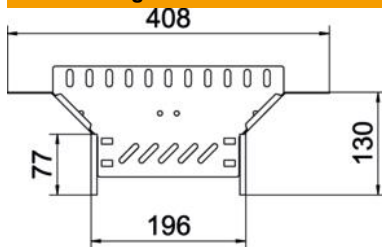

Breite	200 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	0,8 mm
Maß B	200 mm

Technische Daten

Abgehende Breite	200 mm
Ausführung Verbinder	integrierter Verbinder
Funktionserhalt	ja
Materialstärke Bodenblech	0,8 mm
NATO Lochbild	nein
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Temperatureinsatzbereich max.	120 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt/geklemt
Empfohlene Anzahl Schrauben	12 St.
Holmstärke	1,25 mm